



C5 Cierre de Presión

Grande · Cierre de palanca sellado

- Perfil bajo una vez cerrado
- Fácil ajuste del espesor de apriete
- Accionamiento mediante botón

Material y Acabado

Aleación de zinc, pulverizado en negro

Resistencia

Carga máxima estática: 445 N

Estanqueidad

El sellado NEMA 4/IP-65 se consigue utilizando la junta exterior opcional y sellando la rosca de los tornillos de montaje

Accesorios

Protector de polvo:
(añada 2.2 al espesor de la puerta)
Referencia: C5-0-34682

Junta exterior
(añada 0.8 al espesor de la puerta)
Referencia: C5-82



Amortiguador de goma:
Referencia: C5-25-301-82



Llaves


Ver página 121

Notas



Para selección del bombín y Sistemas de Elección de Llave *SOUTHCO*® vea páginas 190

Selección de la Referencia

Ver tabla

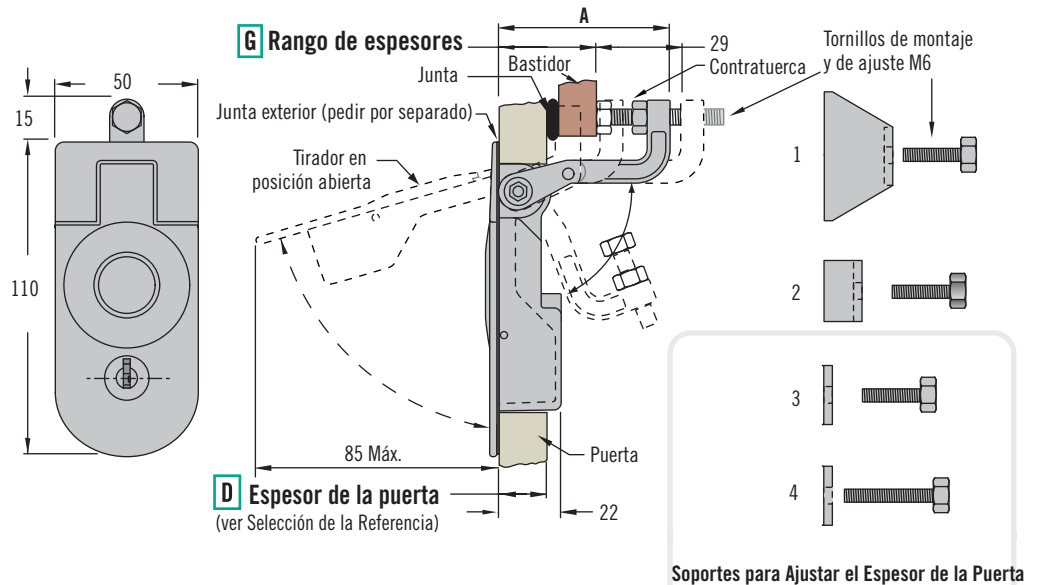

L Tipo de accionamiento

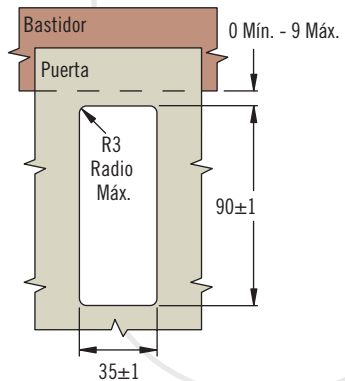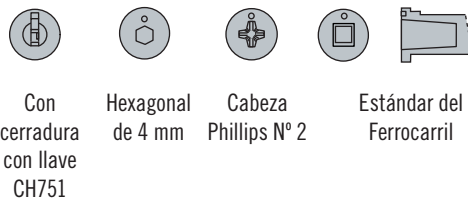

L Tipo de cerradura

- 1 Sin cerradura
- 2 Cerradura sin protector de polvo, con llaves CH751 iguales (se suministran 2 llaves planas)
- 3 Cerradura con protector de polvo, con llaves CH751 iguales (se suministran 2 llaves planas)
- 4 Hexagonal de 4 mm
- 5 Cabeza Phillips Nº 2
- 6 Estándar del Ferrocarril
- 9 Cerradura sin bombín (pedir por separado; ver páginas 190)

P Opción de empaquetado

- 3 Cierres en empaquetado al por mayor
- Omitir este dígito para cierres empaquetados individualmente

C5 - L D - G 5 - P



D Espesor de la puerta

- 1 1 - 11
- 2 11 - 21
- 3 21 - 31
- 4 31 - 41

G Rango de espesores			A
1	1 - 14	Sólo opciones 1 y 2 de espesor de la puerta	29
2	14 - 29	Sólo opciones 1, 2 y 3 de espesor de la puerta	44
3		29 - 45	60
4		45 - 57	72

C5 Cierre de Presión

Pequeño · Cierre de palanca sellado

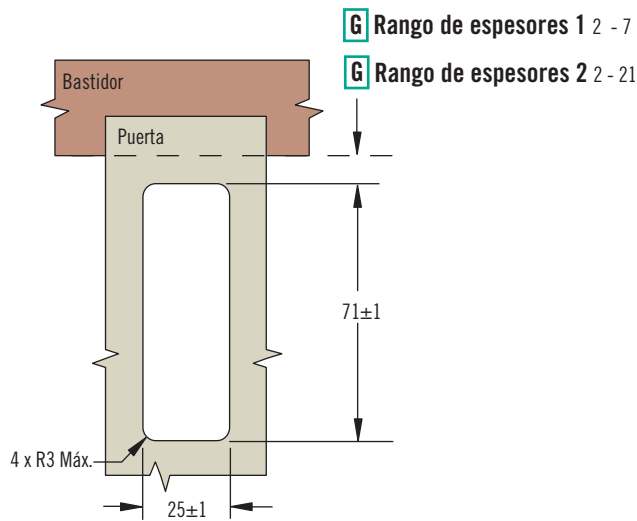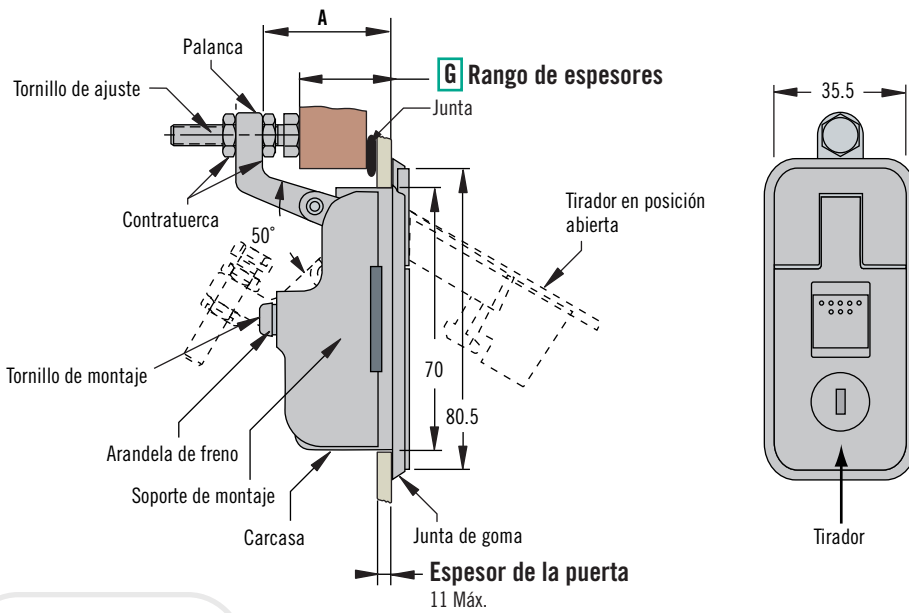

- Perfil bajo una vez cerrado
- Fácil ajuste del espesor de apriete
- Accionamiento mediante botón

Material y Acabado

Aleación de zinc, pulverizado y acero, chapado en zinc

Resistencia

Carga máxima estática:

Espesor 1 - 25: 290 N

Espesor 15 - 30: 170 N

Estanqueidad


El sellado medioambiental se consigue sellando la rosca de los tornillos de montaje

Llaves

Ver página 121

Selección de la Referencia

Ver tabla

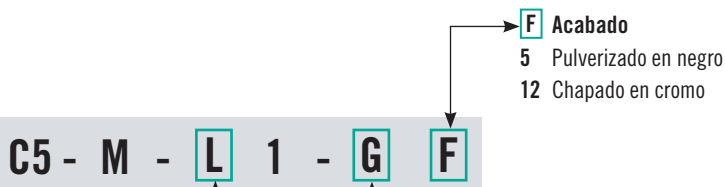

- L** Tipo de cerradura
- 1 Sin cerradura
 - 3 Cerradura con protector de polvo, con llaves CH751 iguales (se suministran 2 llaves planas)

G Rango de espesores	A
1	1 - 25
2	15 - 30