



P8 그랩 핸들

표면 장착


- 2가지 스타일, 여러 색상 옵션 선택 가능
- 숨김형 설치
- 4가지 표준 길이

재질 및 마감처리

알루미늄, 아노다이징 처리(무색 또는 검정색), 스테인리스 스틸, 부동태 처리

성능 세부 정보

최대 작업 하중: 1500N(335lbf)

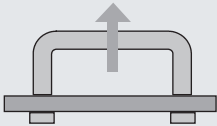


설치 참고 사항

- 스크류 별도.
- 스크류 길이 계산법: 도어 두께 + 5
- 마운팅 스크류의 최대 조임 토크: 1.7 N•m

부품 번호 선택

시각적 식별법:
M4 제품은 카운터보어 구멍이 있습니다. 8-32 제품은 카운터싱크 구멍이 있습니다.

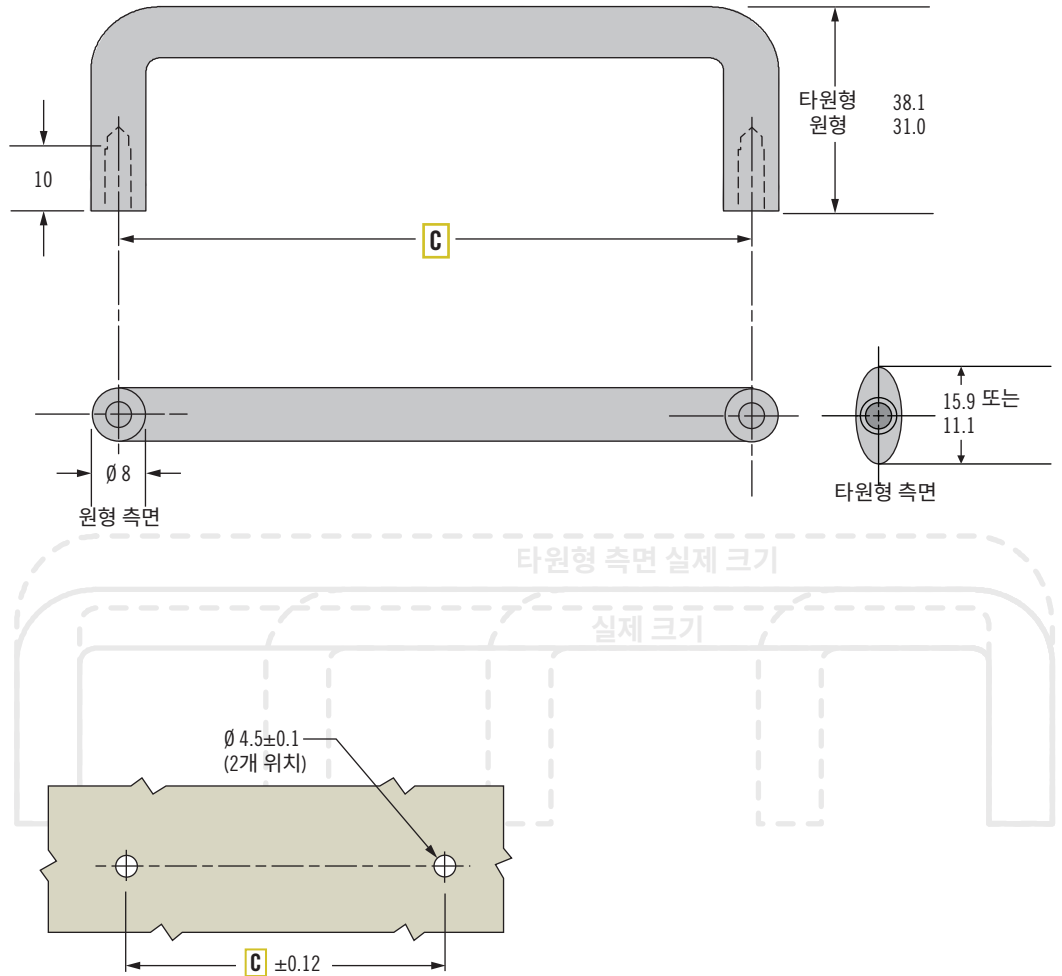

원형 측면

- C** 중앙
030 30홀 중앙
064 64홀 중앙
096 96홀 중앙
128 128홀 중앙

- T** 태핑 설치 구멍
08 영국식 8-32
M4 미터식 M4 x 0.7

- P** 패킹 옵션
개별 패키지에는 생략(백당 1개)
3 레이어 패키징 - 사우스코에 문의

- F** 재질 및 마감처리
11 알루미늄 (무색 아노다이징)
15 알루미늄 (검정색 아노다이징)
24 스테인리스 스틸, 부동태 처리

타원형 측면

- C** 중앙
064 64홀 중앙
096 96홀 중앙
102 102홀 중앙
128 128홀 중앙

- T** 태핑 설치 구멍
10 영국식 10-32
M4 미터식 M4 x 0.7

- D** 측면
Q 11.1 x 7.1 타원형 측면
V 15.8 x 7.1 타원형 측면

- P** 패킹 옵션
개별 패키지에는 생략(백당 1개)
3 레이어 패키징 - 사우스코에 문의

- F** 재질 및 마감처리
11 알루미늄 (무색 아노다이징)
15 알루미늄 (검정색 아노다이징)